



# Limiteurs de couple

## VT


# Limiteur de couple à friction Vari-Tork® Couple jusqu'à 1,32Nm

- A insérer dans le moyeu
- Protège en cas de surcharge
- Jeu maxi 2°
- Vitesse de glissement maxi 1000t/min.
- Température d'utilisation: -10°C à +80°C
- Dissipation de puissance à 20°C :  
2 disques : 7 watts  
6 disques : 8,6 watts
- Matières:  
moyeux et disques acier trempé  
boîtier et molette aluminium



### Avantages

- Petite taille
- Ajustable
- Interrompt la rotation lorsque le couple transmis dépasse le couple limite.

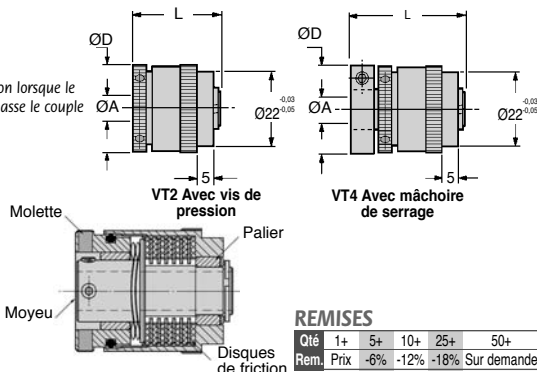

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-6%	-12%	-18%	Sur demande

REFERENCE	ØA <sup>+0.03/-0.00</sup> Maxi.	ØA <sup>+0.03/-0.00</sup> Std.	Nb. de disques de friction	ØD	L	Vis	Couple maxi. de frottement (Nm)	Moment d'inertie (kgm <sup>2</sup> x 10 <sup>3</sup> )	Stock	Prix Uni. 1 à 4
<b>Avec vis de pression</b>										
VT2712-6	8	6	2	25,8	26,4	M3	0,53	242	✓	52,86 €
VT2712-8	8	8	2	25,8	26,4	M3	0,53	242	✓	52,86 €
VT2796-6	8	6	6	25,8	32,4	M3	1,32	312	✓	62,65 €
VT2796-8	8	8	6	25,8	32,4	M3	1,32	312	✓	62,65 €
<b>Avec mâchoire de serrage</b>										
VT4012-6	8	6	2	25,8	34,4	M3	0,53	317	-	59,60 €
VT4012-8	8	8	2	25,8	34,4	M3	0,53	317	-	59,60 €
VT4096-6	8	6	6	25,8	40,7	M3	1,32	381	✓	68,53 €
VT4096-8	8	8	6	25,8	40,7	M3	1,32	381	✓	68,53 €

\*Dans la limite du disponible


## Limiteur de couple à friction Vari-Tork® Couple jusqu'à 1,32Nm

- **Accouplement limiteur de couple ajustable**
- Jeu maxi 2°
- Vitesse de glissement maxi 1000t/min
- T° maxi acceptée en surface 80°C
- Avec un joint de Oldham
- Matières:  
Moyeu : Aluminium 6082  
Disque : Acetal noir



### Utilisations

- Ce limiteur fonctionne grâce à deux disques de friction
- Dans certains cas, le contrôle du couple est meilleur lorsqu'on enlève une rondelle.

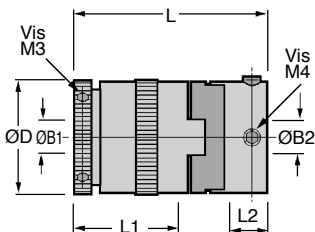

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-6%	-12%	-18%	Sur demande

REFERENCE	ØB1 <sup>+0,03</sup> <sub>-0,05</sub>	ØB2 <sup>+0,03</sup> <sub>-0,05</sub>	L	ØD	Longueur maxi. arbre L1	Longueur maxi. arbre L2	Dissipation calorique à 20°C (Watts)	Couple maxi de frottement (Nm)	Stock	Prix Uni. 1 à 4
<b>2 Disques</b>										
VTA2-0606	6	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	74,03 €
VTA2-0608	6	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	74,03 €
VTA2-0610	6	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	-	74,03 €
VTA2-0806	8	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	-	74,03 €
VTA2-0808	8	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	74,03 €
VTA2-0810	8	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	74,03 €
<b>6 Disques</b>										
VTA6-0606	6	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓	83,87 €
VTA6-0608	6	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓	83,87 €
VTA6-0610	6	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	83,87 €
VTA6-0806	8	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	83,87 €
VTA6-0808	8	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓	83,87 €
VTA6-0810	8	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓	83,87 €

*\*Dans la limite du disponible*